


# PPROCAM1.3


## Видеосистемы – Камера P3

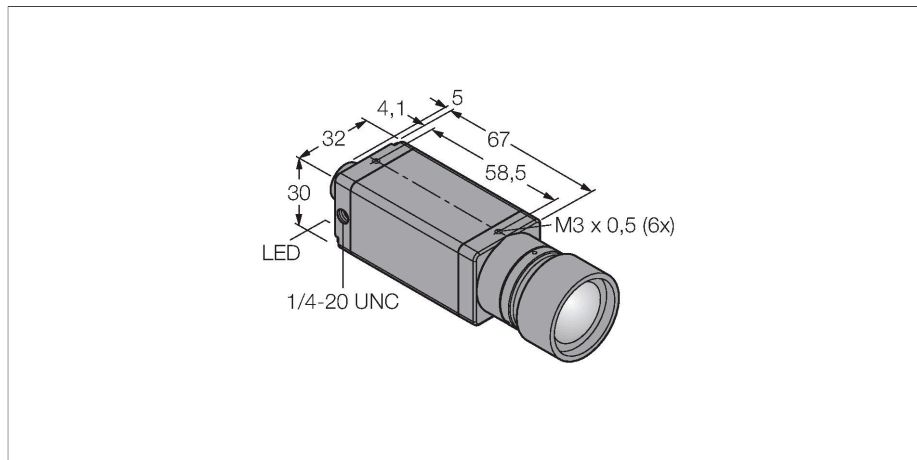

### Свойства

- Компактная камера (необходим отдельный контроллер типа PPROCTL)
- Степень защиты IP20
- Объективы заказываются отдельно
- 2/3" CMOS, 752x480 pixels
- значения градация серого 256

### Схема подключения

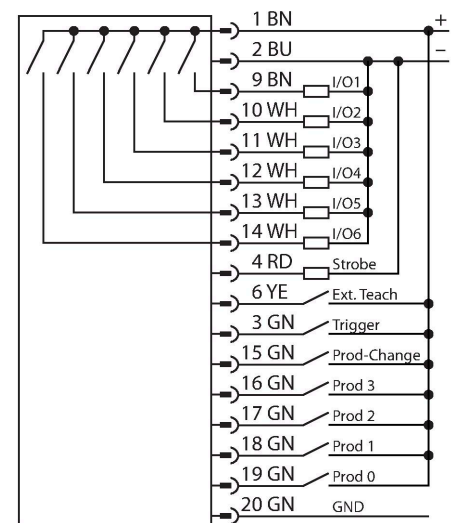

### Принцип действия

Система обработки изображения PresencePLUS PRO состоит из компактной камеры и модуля обработки изображения в отдельном контроллере. Объективы, внешн./внутренняя подсветка и соединительные кабели заказываются отдельно. Свободно распространяемое ПО и прошивки доступны для загрузки на: [www.bannerengineering.com](http://www.bannerengineering.com)

### Технические характеристики

Тип	PPROCAM1.3
ID №	3076585
<b>Данные камеры</b>	
Resolution	1280 × 1024 Пиксели
Brennweite	6мм
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 550 мА
Протокол передачи данных	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP ПККК RS232
<b>Механические характеристики</b>	
Размеры	72 x 30 x 32 мм
Материал корпуса	Металл,AL
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Степень защиты	IP20
<b>Испытания/сертификаты</b>	
Approvals	CE

### Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №
	PPC06	3062409
	PPC06RA	3070827