



Аксессуары для полевых шин
Фланцевые соединители
FSV 49

 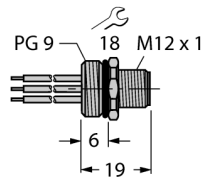


- Тип: Вилка M12
- PG9 резьба
- Корпус гнездовой части соединителя из нержавеющей стали
- 4-контакт., под пайку
- Для использования в PROFIBUS-PA и FOUNDATION™ fieldbus применениях

Подключение FOUNDATION™ fieldbus

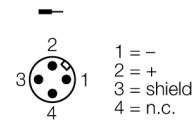

Подключение PROFIBUS-PA



Тип	FSV 49
Идент. №	U9523-10
Разъем А	Штекерная часть соединения, M12 × 1
Кол-во контактов	4
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, TPU, Черный
Фланцевый корпус	Нерж. сталь, 1.4401 (AISI 316)
Уплотнитель	Пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG9
Тип соединения	Контакт под пайку
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP68, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	250ВВ
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40...+105°C
в движении.....	-40...+90°C