


Your Global Automation Partner

# TURCK




## Anschlussstechnik Typenschlüssel


M8 – Anschluss- und Verbindungsleitungen

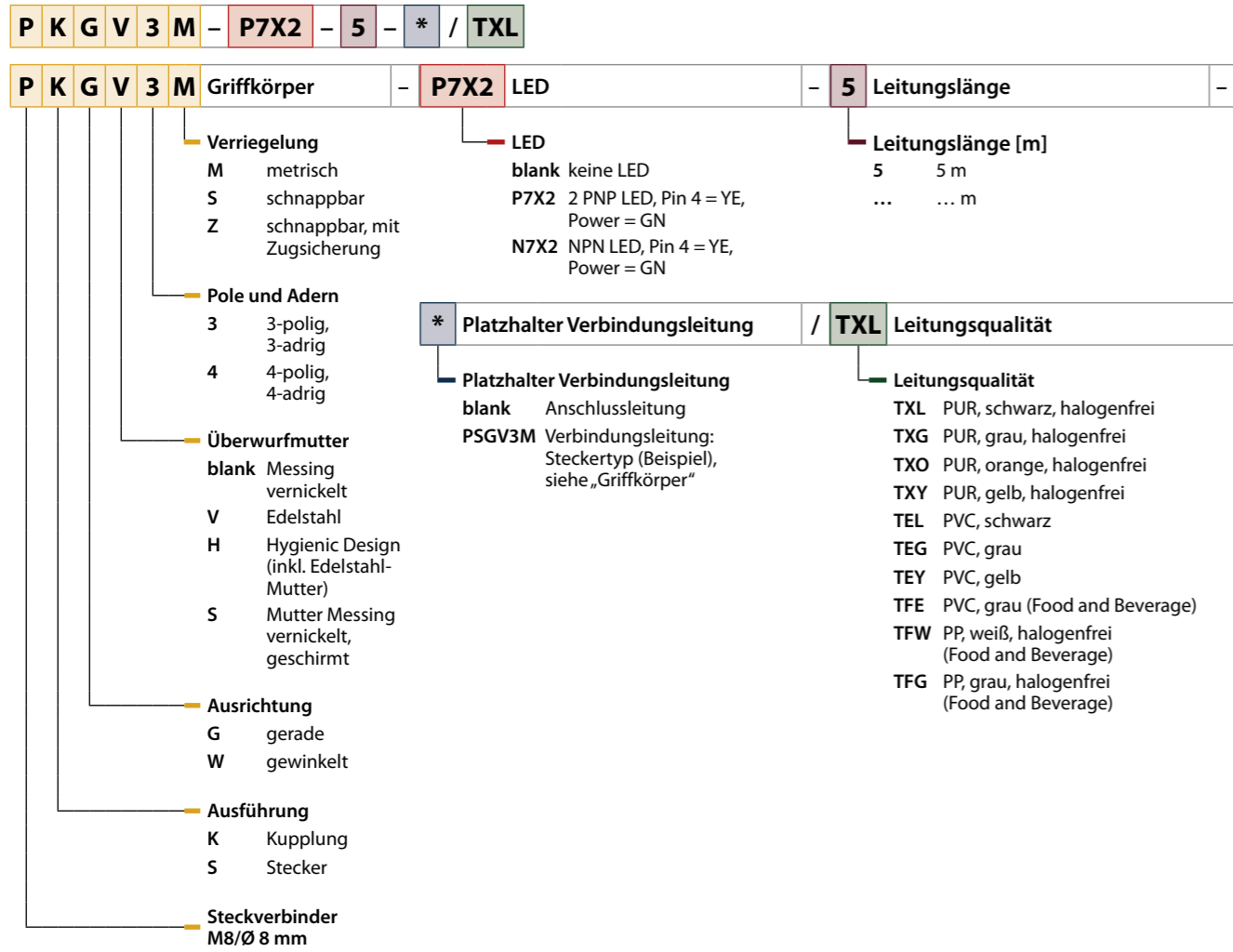


M12 – Anschluss- und Verbindungsleitungen

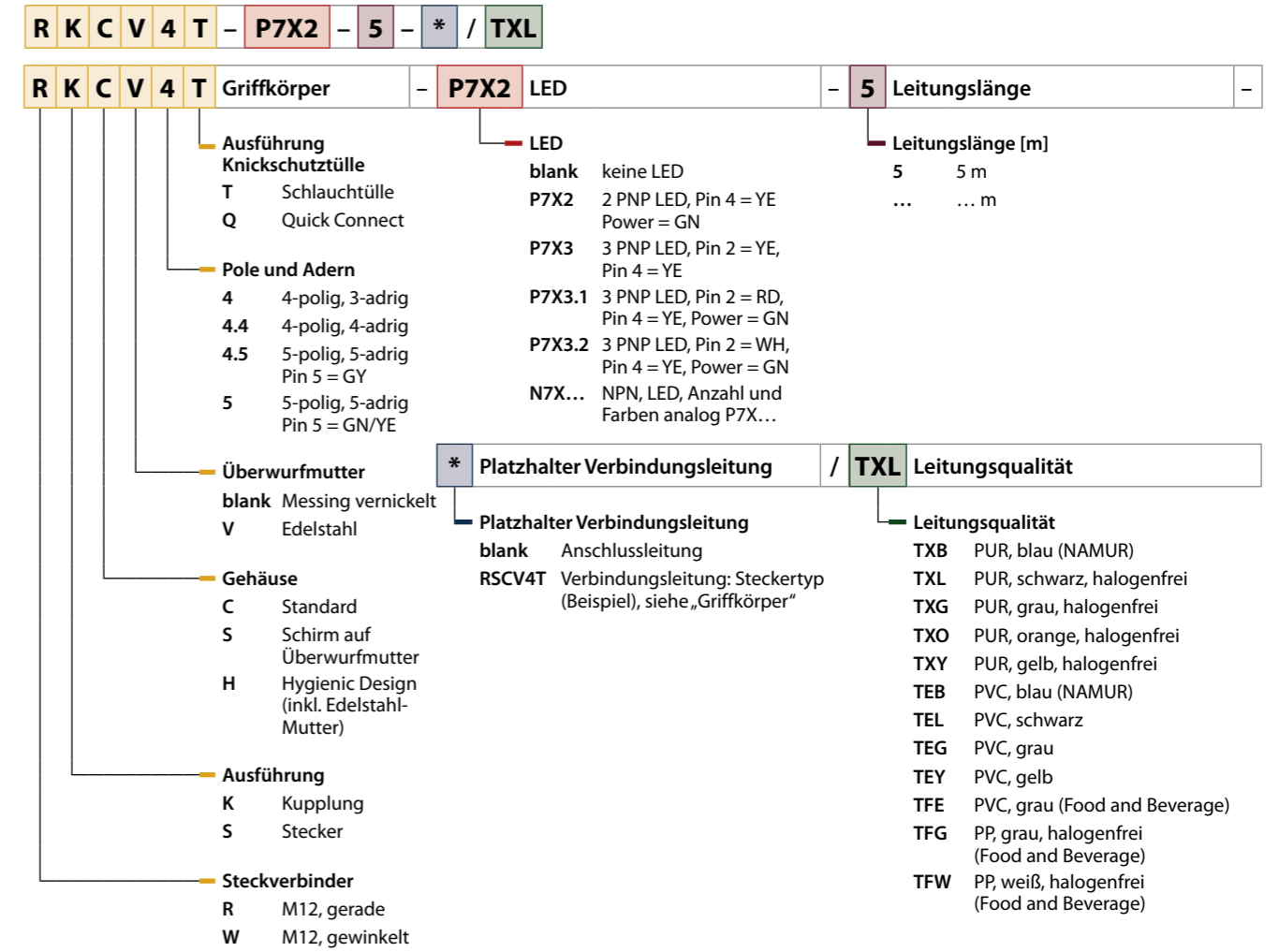


M8 – Flansche

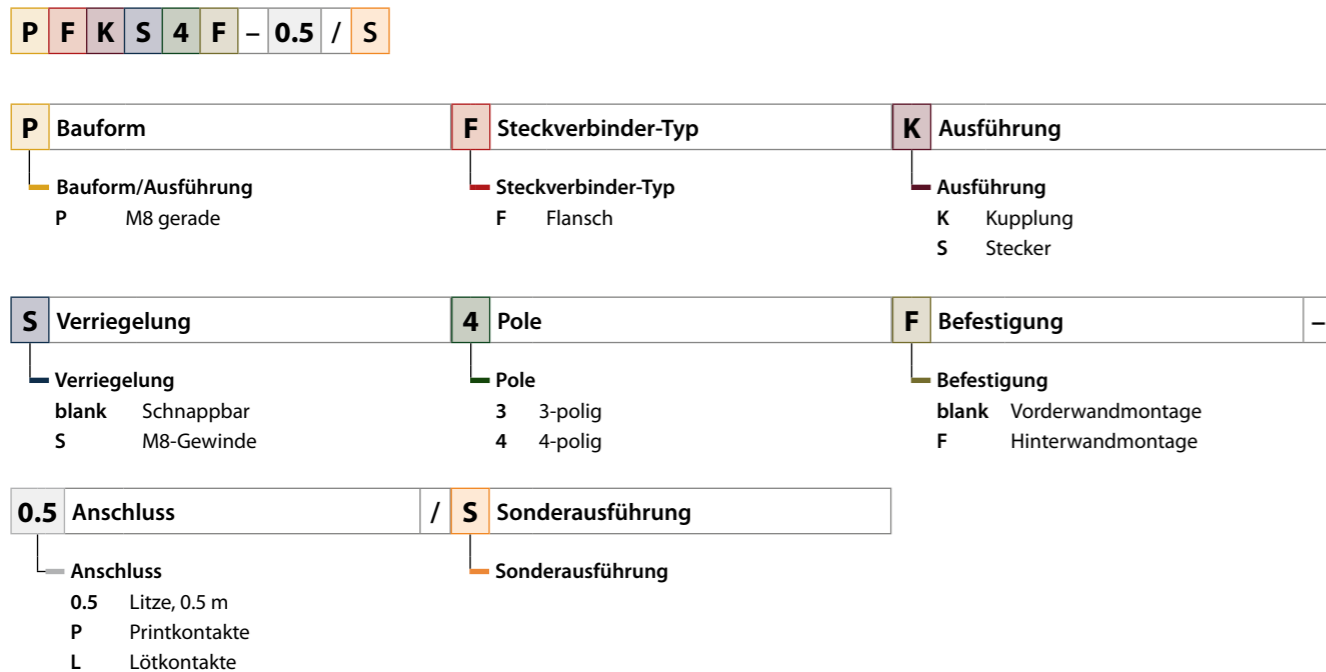


M12 – Flansche

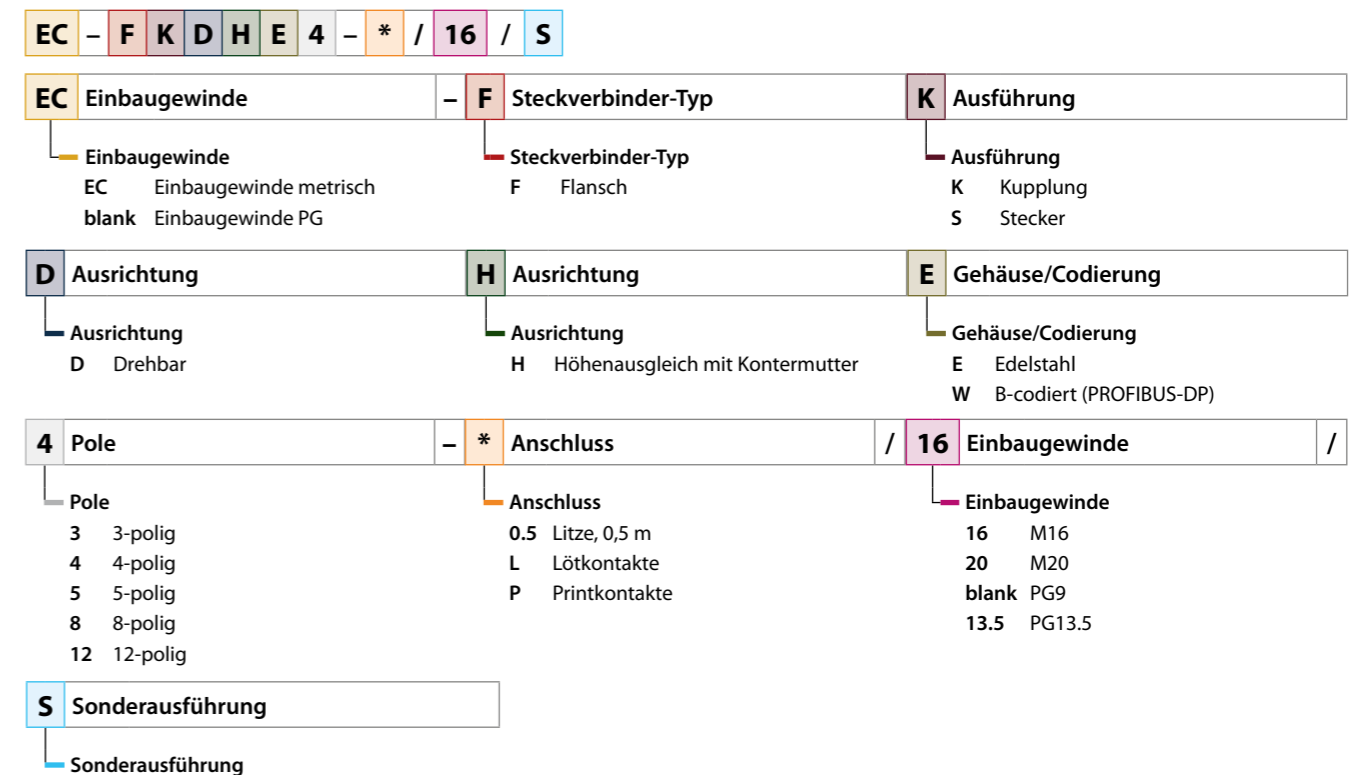


7/8" – Anschluss- und Verbindungsleitungen

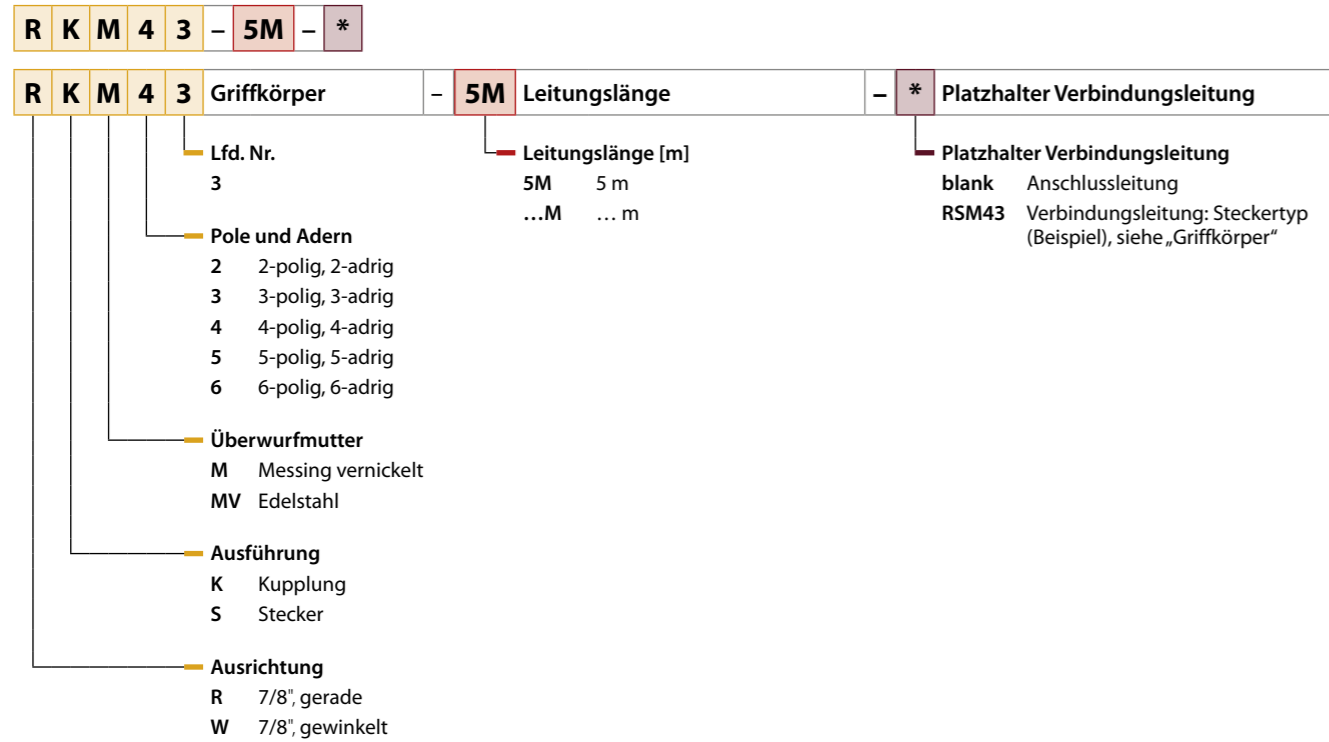

M23 – Anschluss- und Verbindungsleitungen

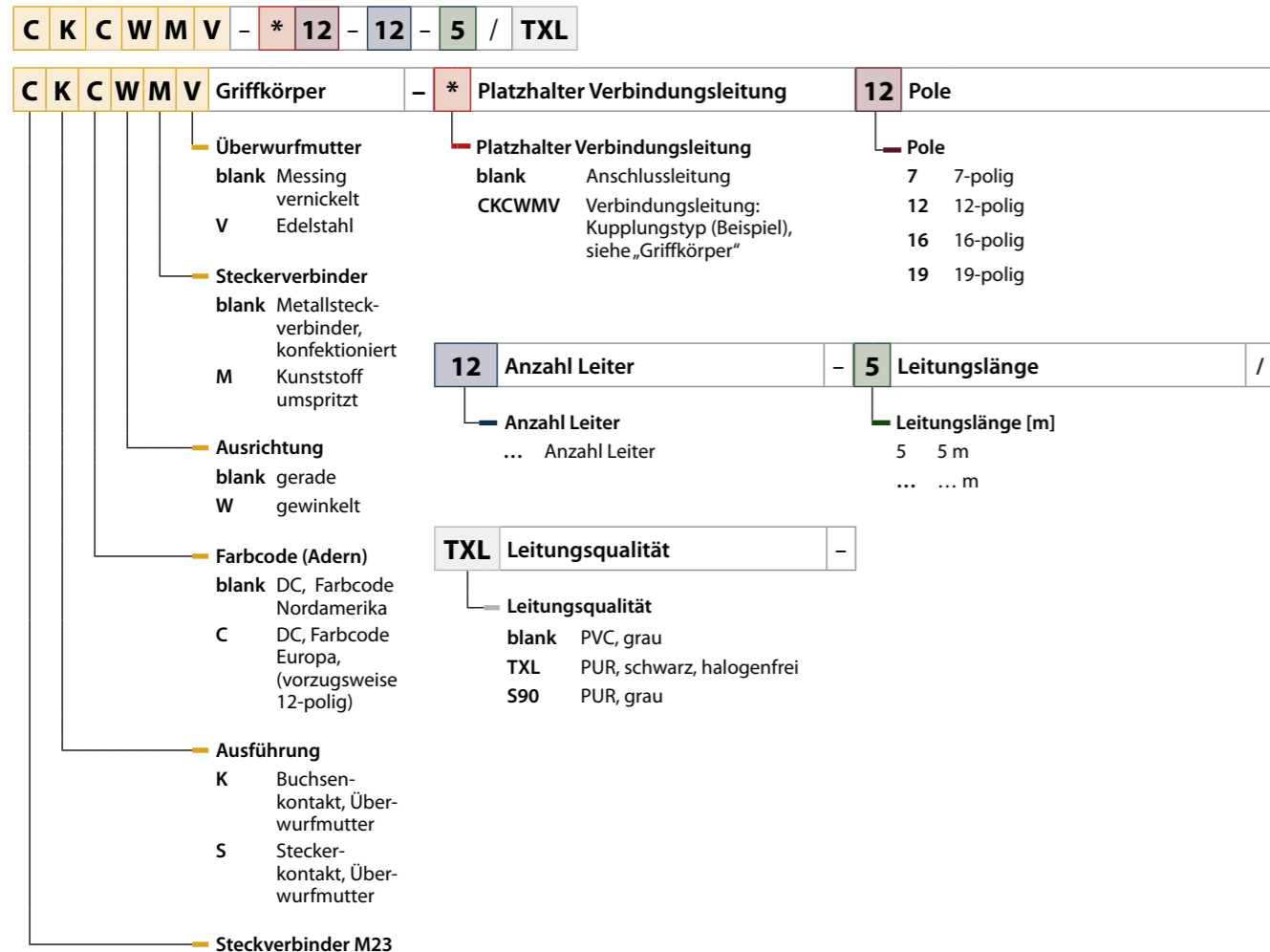


Ventilsteckverbinder

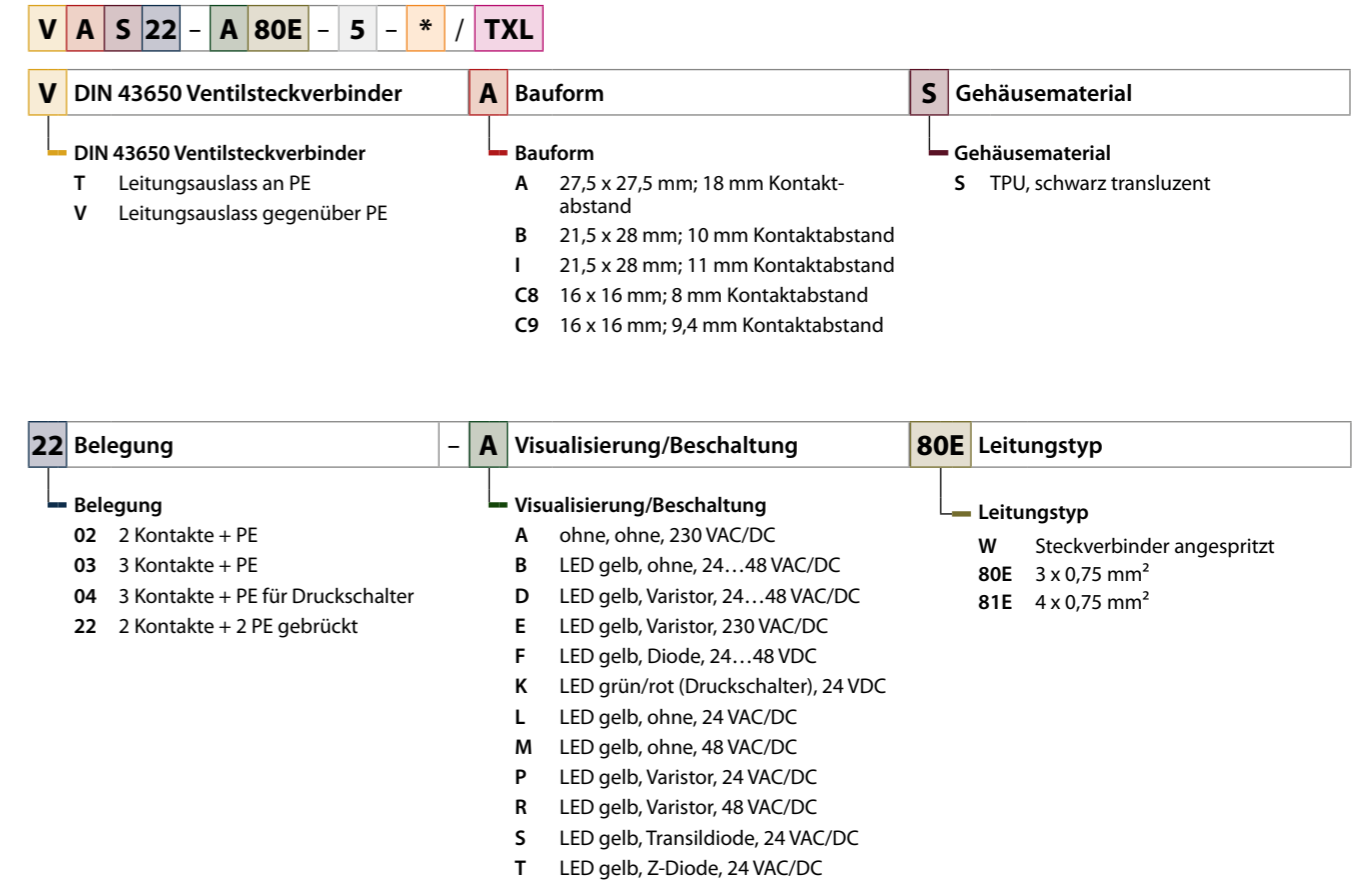

Ethernet – M8 und RJ45 – Anschluss- und Verbindungsleitungen

**P S G S V 4 M - \* - 4414 - 5M**


**RJ45 - \* - 4414 - 5M**

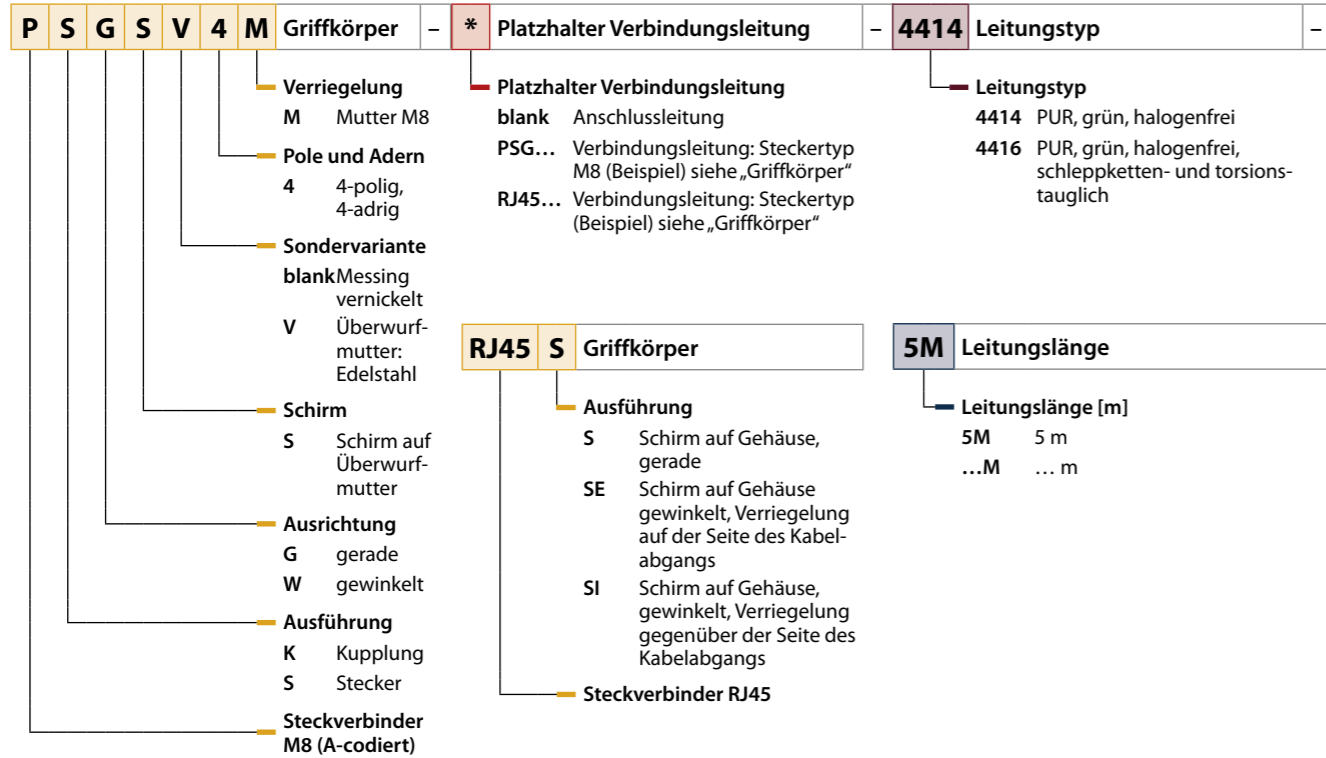

Ethernet – M12 und RJ45 – Anschluss- und Verbindungsleitungen


**R S S D V - \* - 4416 - 5M**

**RJ45 S - \* - 4416 - 5M**

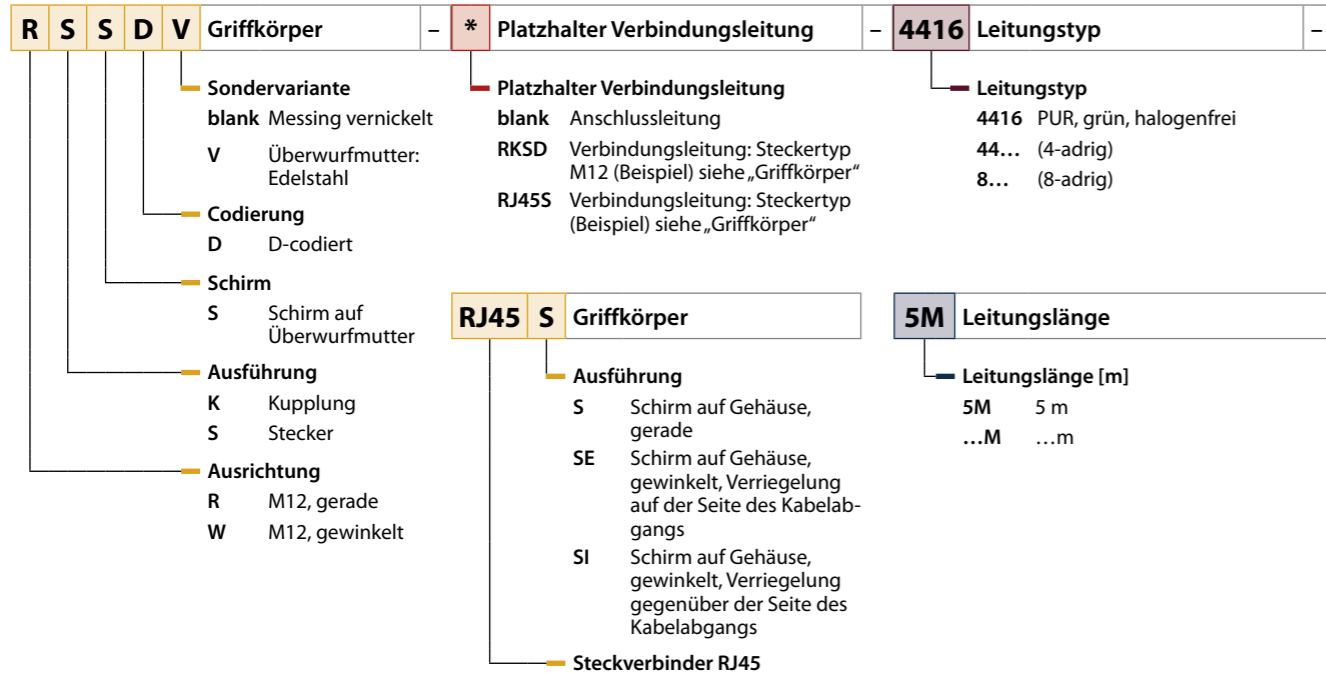


BL ident – RFID-Anschlussleitungen

**RK4.5T - 5 - S2503**

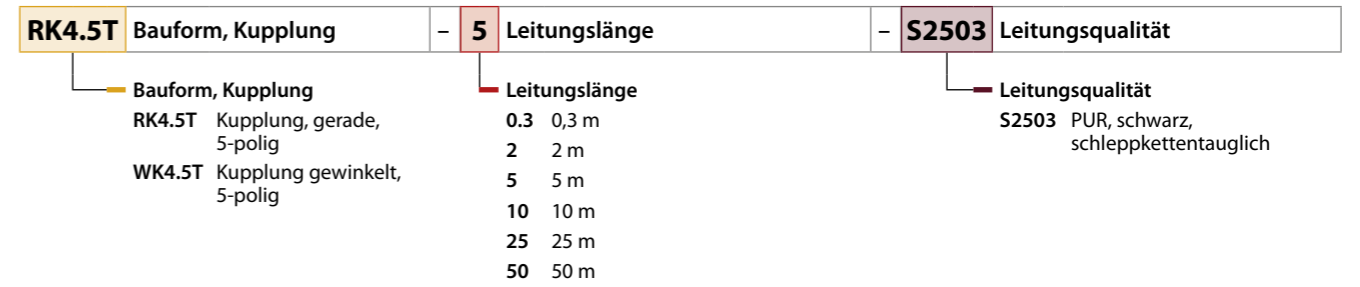


PROFIBUS-DP – Anschluss- und Verbindungsleitungen

**R S S W V - \* - 451 - 5M**

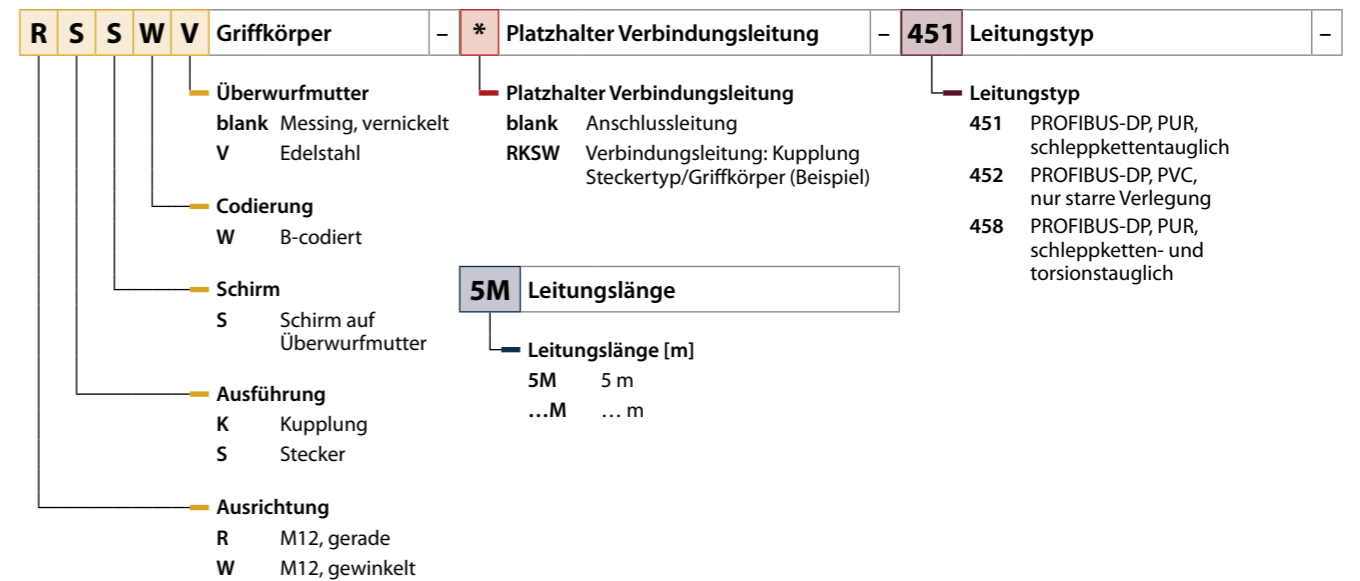


DeviceNet – Anschluss- und Verbindungsleitungen


**R S C V - \* - 5701 - 5M**

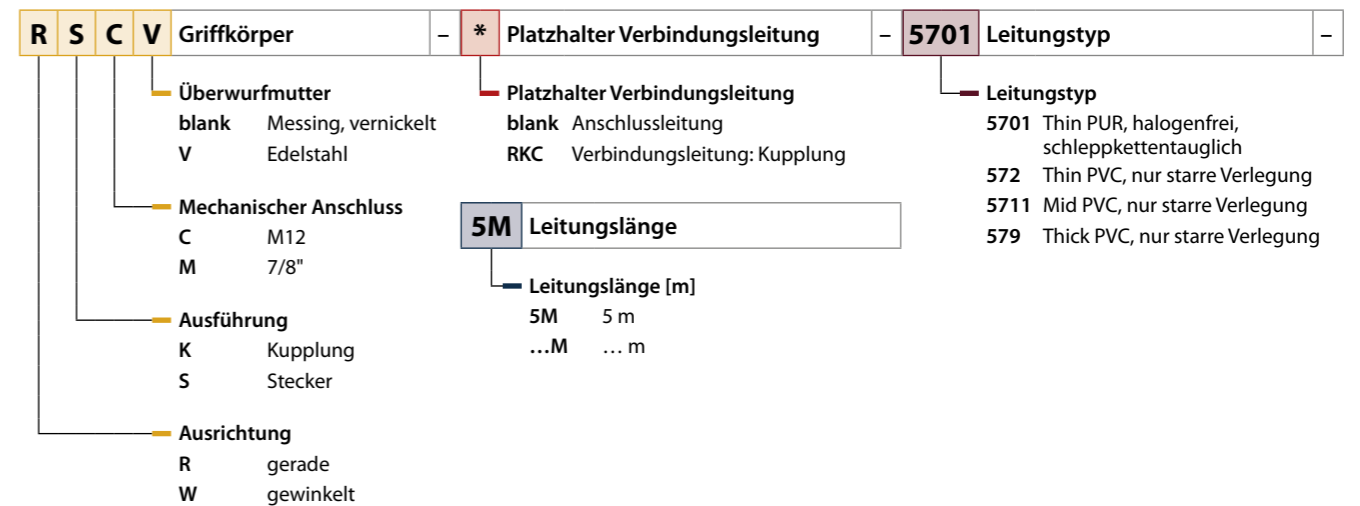


Sensor/Aktor-Verteiler – Festkabelanschluss

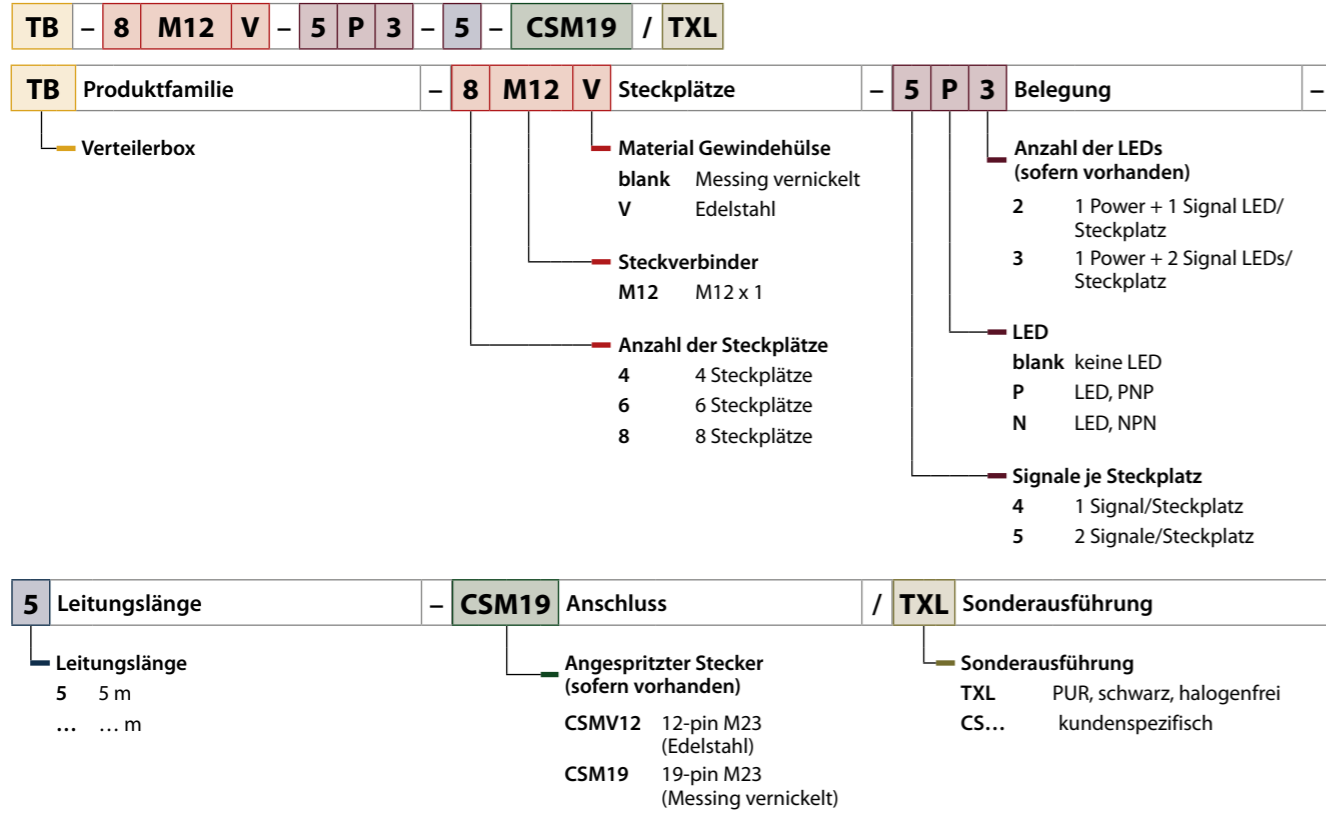


Sensor/Aktor-Verteiler – Steckeranschluss

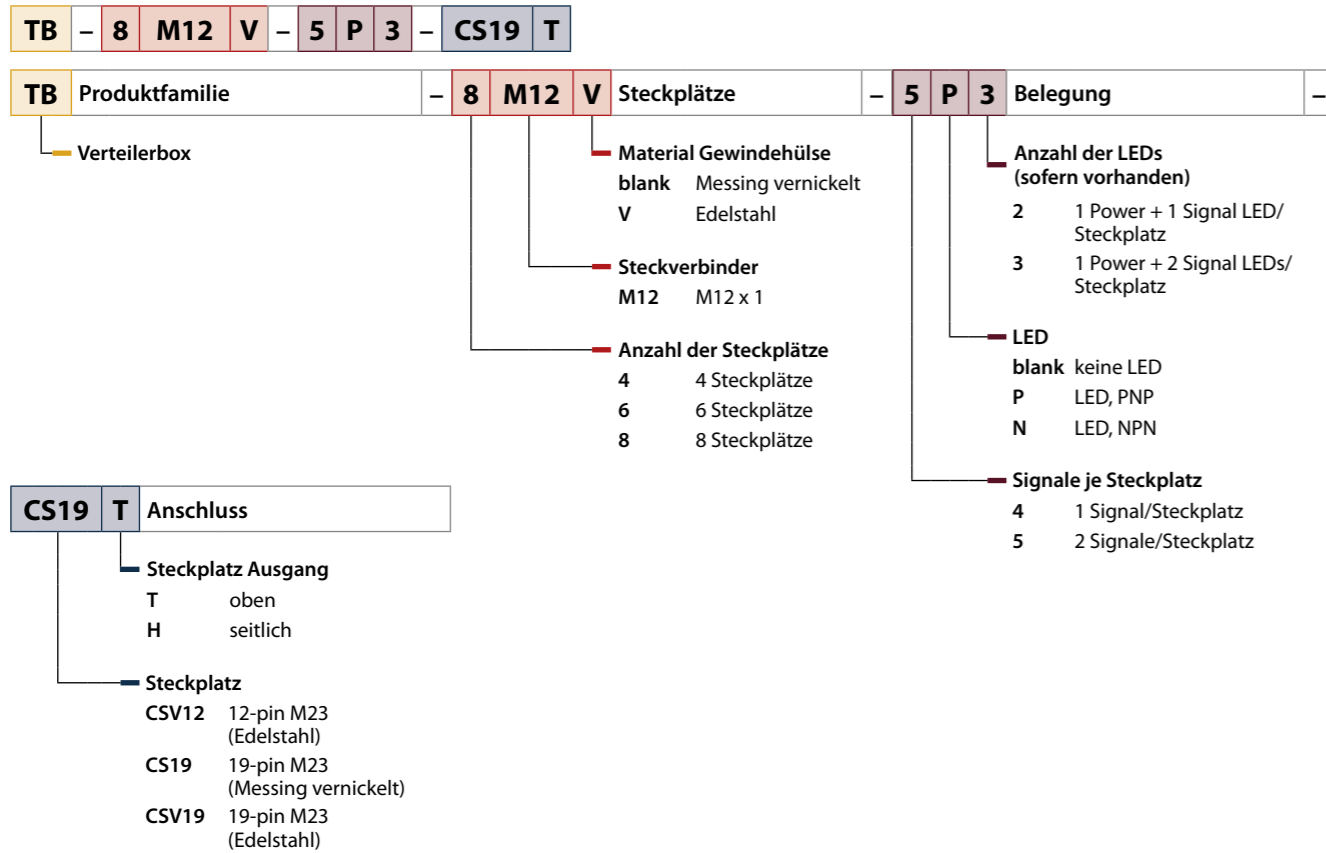

Deutsch-DT-Serie – Anschluss- und Verbindungsleitungen

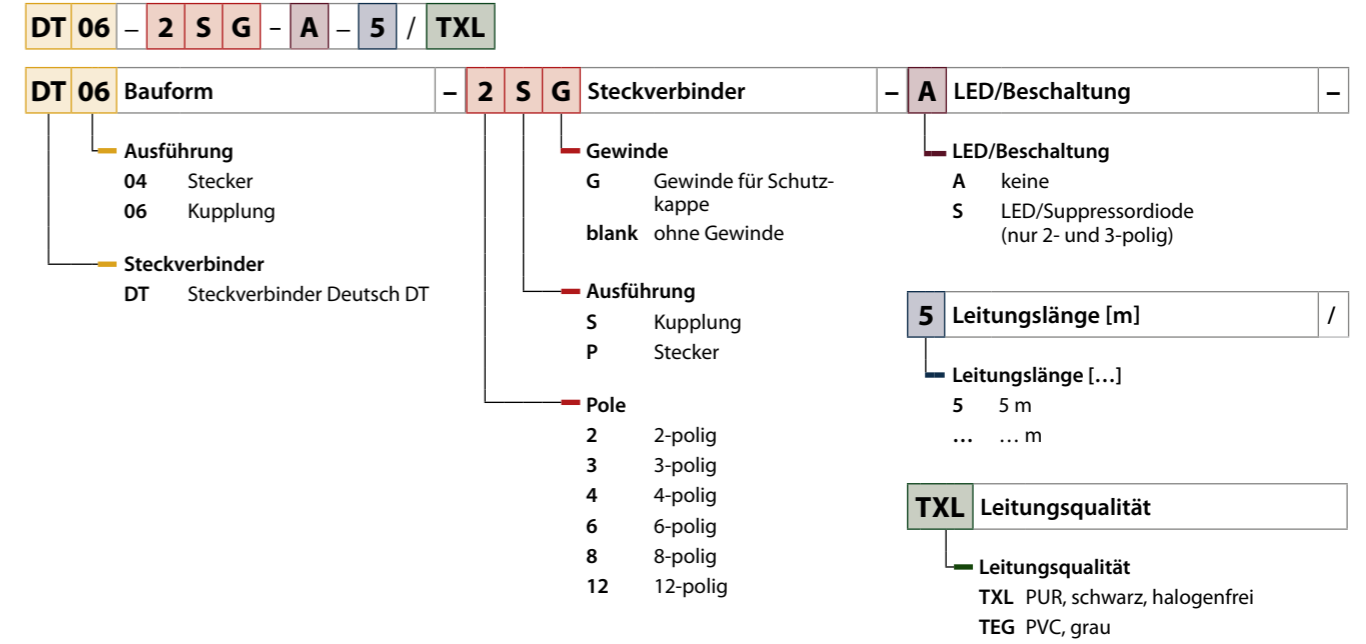

Super-Seal-Serie – Anschlussleitungen

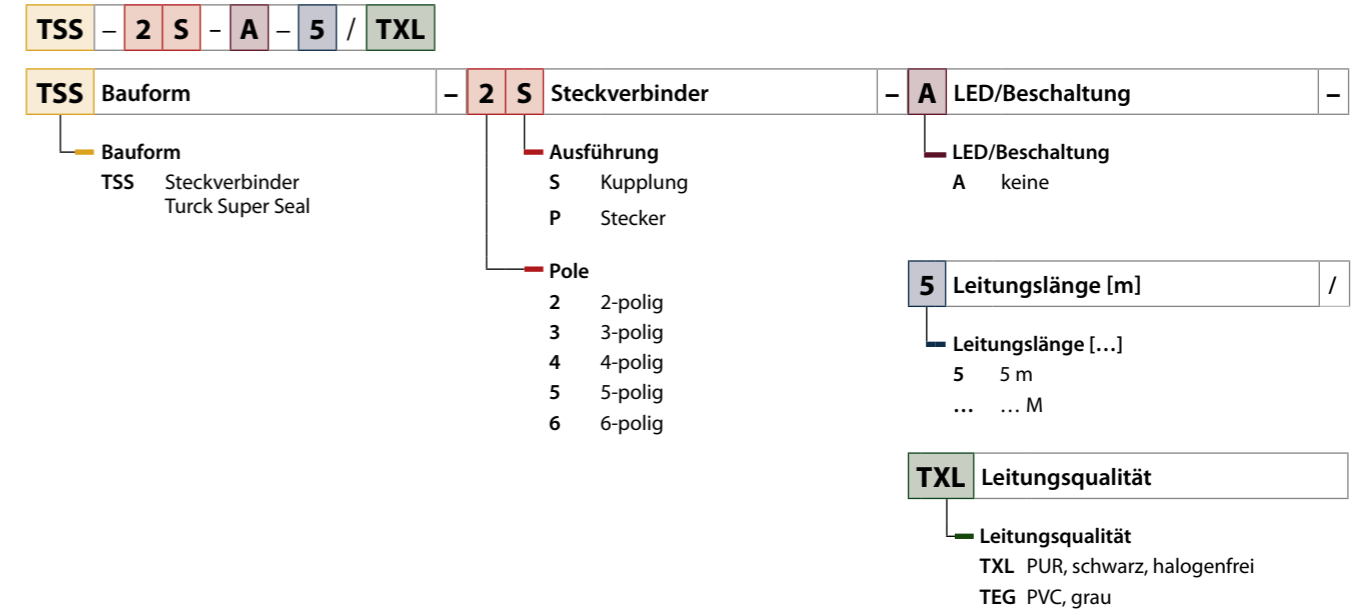

M12 – Power – Anschluss- und Verbindungsleitungen

**R K E 56 PL E - 5M - \* / TXL**

**R K E 56 PL E** Griffkörper - **5M** Leitungslänge - **\*** Platzhalter Verbindungsleitung /

- Farbcode Adern**
  - blank K-/L-/T-codiert, abweichende Farbcodes
  - E S-codiert, Farbcode Europa
  - N S-codiert, abweichende Farbcodes
- Leitungslänge [m]**
  - 5M 5 m
  - ...M ... m
- Platzhalter Verbindungsleitung**
  - blank Anschlussleitung
  - RSE56 Verbindungsleitung: Steckertyp (Beispiel), siehe „Griffkörper“
- Leitungsqualität**
  - TXL PUR, schwarz, halogenfrei
  - S/CS... Sonderausführung
  - ... Flexlife PVC
- Codierung<sup>1</sup>**
  - PK M12, Power K-codiert
  - PL M12, Power L-codiert
  - PS M12, Power S-codiert
  - PT M12, Power T-codiert
- Anschlussquerschnitt**
  - 46 4 x 16AWG (BK, BN, BU, WH)
  - 56 5 x 16AWG (BK, BN, BU, WH, GN/YE)
- Gehäuse**
  - E Standard
  - S Schirm auf Überwurfmutter
- Ausführung**
  - K Kupplung
  - S Stecker
- Steckverbinder**
  - R M12, gerade
  - W M12, gewinkelt

<sup>1</sup> Codierung			
K	L	S	T
1 = BK 1	1 = BN	1 = BK 1	1 = BN
2 = BK 2	2 = WH	2 = BK 2	2 = WH
3 = BK 3	3 = BU	3 = BK 3	3 = BU
4 = BK 4	4 = BK	-	4 = BK
PE = GN/YE	PE = GN/YE	PE = GN/YE	

M12 – Power – Anschlussleitungen, konfektionierbar

**R K P 56 PL S - 0 / S...**

**R K P 56 PL S** Griffkörper - **0** Verschraubung - **S...** Sonderausführung

- Anschlussart**
  - L Lötanschluss
  - S Schraubanschluss
  - I Schneidklemmanschluss
  - F Klemmanschluss (Federzugklemme)
- Verschraubung**
  - 0 Leitung Ø 8...10 mm
- Sonderausführung**
- Codierung<sup>1</sup>**
  - PK Power, K-codiert
  - PL Power, L-codiert
  - PS Power, S-codiert
  - PT Power, T-codiert
- Anschlussquerschnitt**
  - 46 4 x 24...24 AWG
  - 56 5 x 24...24 AWG
- Gehäuse**
  - P Kunststoffgehäuse
  - Z Metallgehäuse
  - S Geschirmt
- Ausführung**
  - K Kupplung
  - S Stecker
- Ausrichtung**
  - R M12, gerade
  - W M12, gewinkelt

<sup>1</sup> Codierung			
K	L	S	T
1 = BK 1	1 = BN	1 = BK 1	1 = BN
2 = BK 2	2 = WH	2 = BK 2	2 = WH
3 = BK 3	3 = BU	3 = BK 3	3 = BU
4 = BK 4	4 = BK	-	4 = BK
PE = GN/YE	PE = GN/YE	PE = GN/YE	

M12 – Power – Flansche

**FK F 46 - PL E - 0.5 / 16**

**FK F 46** Bauform - **PL** Codierung - **\*** Farbcode (Adern) -

- Anschlussquerschnitt**
  - 46 4 x 16AWG (BK, BN, BU, WH)
  - 56 5 x 16AWG (BK, BN, BU, WH, GN/YE)
- Montage**
  - F frontseitig
- Ausführung**
  - FK Kupplung
  - FS Stecker
- Codierung**
  - PK Power, K-codiert
  - PL Power, L-codiert
  - PS Power, S-codiert
  - PT Power, T-codiert
- Farbcode (Adern)**
  - blank K-/L-/T-codiert, abweichende Farbcodes
  - E S-codiert, Farbcode Europa
  - N S-codiert, abweichende Farbcodes
- Leitungslänge [m]**
  - 0.5 0,5 m
  - ... ...m
- Einbaugewinde**
  - 16 M16

# TURCK

28 subsidiaries and over  
60 representations worldwide!

100000175 | 2017/09



[www.turck.com](http://www.turck.com)