


# Zubehör

## Betätigungsset (Puck)

### BTS-DSU35-EU1

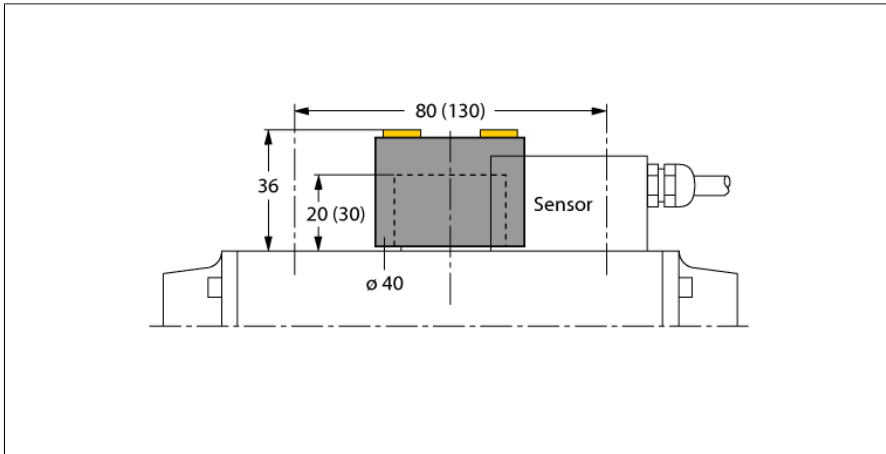

- Endlage unbedämpft
- 1 Schaltfläche
- Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm
- maximaler Gleitringdurchmesser: 34 mm

#### Allgemeine Beschreibung

Doppelsensoren sind speziell zur Positionsabfrage von Schwenkventilen konstruiert und kombinieren die Funktionssicherheit von berührungslosen induktiven Sensoren mit der Flexibilität eines Aufbaugesäuses. Ein breites Programm an praxisingerechtem Zubehör gewährleistet eine optimale Adaption an Ihre Anlagen.

Typ	BTS-DSU35-EU1
Ident-No.	6900227
Bauform	Zubehör für Doppelsensor, Ni4-DSU35...
Gehäusewerkstoff	Metall, AL, eloxiert
Anziehdrehmoment	≤ 1.5 Nm
Im Lieferumfang enthalten	2St. Zylinderschraube 6-kant M5x12, 2St. Federscheibe D5, 1St. Senkkopfschraube M6x25

